

# 壁面取付けブラケット

[WALL-MOUNT BRACKET]

Model **SZ-110**

## 取扱説明書

[INSTRUCTION MANUAL]

本製品は、適合機種（LS7）と組み合わせて使用し、壁面に取り付けるためのオプションパーツです。  
 [This product is an option part compatible with the model LS7, for mounting to a wall surface.]

色 [Color]	SZ-110	オフホワイト [Off-white]	適合機種 [Corresponding Model]	LS7
	SZ-110D	オフダークグレー [Dark Gray]		
	SZ-110S	シルバー [Silver]		

〈注〉1. 適合機種は 2011 年 12 月現在のものであります。最新の適合機種は弊社 HP にてご確認ください。

[This option part will be in effect as of December, 2011.]

To verify the latest compatible options and model, please visit our homepage.]


### 警告 [WARNING]




下記が守られなかった場合、死亡または重傷などを負う可能性があります。  
 [Failure to observe the following may result in death or serious injury.]

本製品をつかんで機器などに登らないでください。転倒・落下につながるおそれがあります。

[Do not use the Wall-mount Bracket as leverage when climbing up onto the equipment. Failure to comply will result in falling from a high place, or damage to the product.]
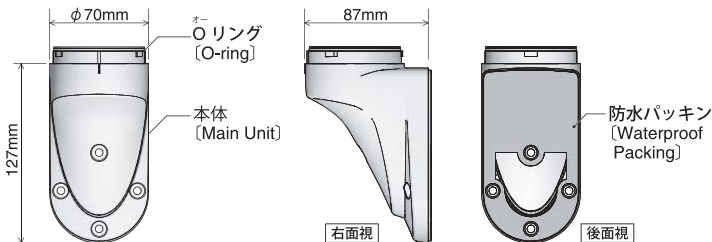
## 1 各部の名称と寸法 [Part Names and Outer Appearance]



付属品 [Accessories]	ねじ [Screws] (M5x25)	ゴムワッシャ [Rubber Washer]	ナット [Nuts] (M5)
	 x4	 x4	 x4

## 2 取り付け方法 (Installation)

本製品を、LS7と組み合わせて取り付けの際の取り付け方法を記載しています。

### ⚠ 注意

取り付け場所は、以下を満たすようにしてください。

・振動が少ないこと ・十分な強度があること ・平らな場所であること

LS7は必ず直立状態で取り付けてください。

リングおよび防水パッキンを外さないでください。防水性能が低下します。


### 1 製品の取り付け位置を確認する



#### ポイント


- ・特に以下のことを確認してください。
- ・他の物と干渉しないか
- ・配線の取り出しやLS7の組み付けができるか
- ・取り付けの方向

### 2 取り付け穴・配線穴にマーキングする

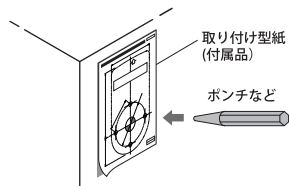


付属の取り付け型紙を使用して、ポンチなどで穴加工する箇所にマーキングしてください。

### 3 取り付け穴・配線穴を開ける

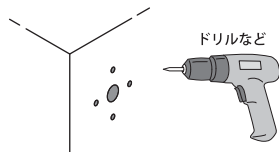

ドリルなどで、取り付け穴および配線穴を開けてください。

### 4 壁面取付けブラケットを取り付ける

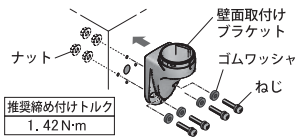


推奨締め付けトルク  
1.42 N・m

付属のねじ・ゴムワッシャ・ナットを使用し、壁面取付けブラケットを取り付けてください。

#### ポイント

 - ・壁面取付けブラケットに傷を付けないように注意してください。


### 5 LS7からマウントを取り外す



#### ポイント

- ・マウントの取り外しについてはLS7取扱説明書の「スタックル構造について」をご覧ください。
- ・壁面取付けブラケット使用時は、マウントは使用しません。
 
### 6 LS7本体を組み付ける



リード線を配線穴に通し、LS7本体を壁面取付けブラケットに取り付けてください。

#### ポイント

- ・壁面取付けブラケットへの取り付けについては、LS7取扱説明書の「スタックル構造について」をご覧ください。
- ・リード線などを噛み込まないように注意してください。
- ・LS7本体と壁面取付けブラケットの組み付けは、「カチッ」と音がするまで確実に行ってください。

The following is an example on how to mount the Wall-mount Bracket with the LS7.


## ⚠ CAUTION

- The following requirements are necessary for proper installation.
- Install the signal tower where excessive **vibration** is not present.
  - Install the signal tower on a **sturdy surface**.
  - Install the signal tower on a **level surface**.

Install the signal tower in an **upright position**.

To ensure the waterproofing performance of this product, **do not remove the O-ring or the waterproof packing**.


### 1 Verify the signal tower installation position.

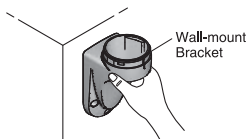

#### Point


- Please check the following things before mounting.
  - Does it interfere with any obstacles?
  - Can wiring extraction be performed?
  - Is the attachment direction sufficient?

### 2 Marking holes for wiring and installation.

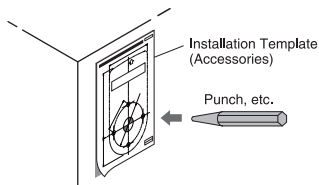


Use the Installation Template included to mark the holes with a punch for drilling.

### 3 Making the installation and wiring holes.

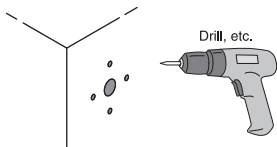

Use a drill to make the mounting and distribution hole.

### 4 Place the bracket in the installation holes.

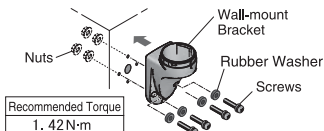

Please use the screws, rubber washer and nuts included when attaching the Wall-mount Bracket.

#### Point

- As a caution, over tightening the Wall-mount Bracket may cause it to crack.

 
### 5 Remove the signal tower from the mount.



#### Point

- Refer to "4 Stackable Tower Construction" section of the LS7 instruction manual for details on how to remove the mount.
- When using the Wall-mount Bracket, do not use the mount.

### 6 Attach the LS7 main unit to the bracket.




Thread the lead wires through the Wall-mount Bracket and wiring hole, before installing the main unit to the bracket.

#### Point

- When attaching the bracket, reverse the procedure for removing the mount.
- Be careful not to pinch the lead wires or cable.
- The attachment of the LS7 Main Unit and Wall-mount Bracket is secured when a "click" sound is heard.

# SZ-110 取り付け型紙 [SZ-110 Installation Template]

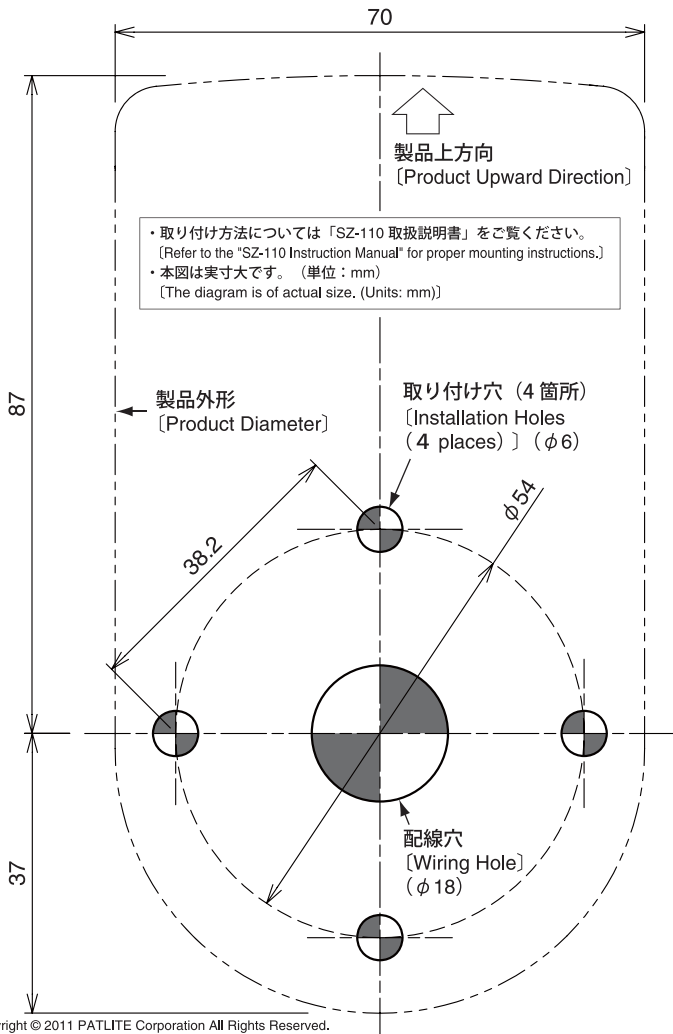

### 3 仕様 (Specifications)

取り付け指定 〔Installation Location〕	質量 [Mass]	
	本体 〔Main Unit〕	付属品 〔Accessories〕
屋内専用 〔Indoor use only〕	約100g 〔Approx.100g〕	約30g 〔Approx.30g〕

世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする

株式会社 **パトライト**

J2B

本 社 / 〒541-0053 大阪市中央区本町4-4-25

※記載内容は、変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

<http://www.patlite.co.jp>

受付時間 9:00～17:00

土/日/祝日と夏期/年末年始の休日は、  
留守番電話でお受けいたします。

●技術相談窓口 (無料)



0120 (497)090

シグナル オクレ

※ご注文・価格・商品内容等は、各営業所拠点または代理店にお問い合わせください。

## PATLITE Corporation

G2E

International Division

4-4-25, Hommachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0053 Japan

TEL. +81-6-7711-8953

**PATLITE (U.S.A.) Corporation**

■ <http://www.patlite.com/>

**PATLITE Europe GmbH** ※Germany

■ <http://www.patlite.eu/>

**PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD**

■ <http://www.patlite.com/>

**PATLITE (CHINA) Corporation**

■ <http://www.patlite.cn/>

**PATLITE KOREA CO., LTD.**

■ <http://www.patlite.co.kr/>

**PATLITE TAIWAN CO., LTD.**

■ <http://www.patlite.tw/>

<http://www.patlite.com/>

最新の製品情報などがホームページでご覧になれます。

<http://www.patlite.co.jp>

The latest product information can be viewed  
on our company's website.

<http://global.patlite.com>

〈注〉寸法・仕様および構造などは、改善のため予告なく変更することがあります。

(Note) Dimensions, specifications and structure are subject to change for improvement without notice.